

| | |
|------|--|
| 御注文先 | |
| 見積番号 | |
| 受注番号 | |
| 項No. | |
| 用途 | |


注記

1. 検出器は20ビット絶対値エンコーダを使用しています。
2. 振動階級はV15となっています。
3. リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
4. 特性は、900-006-073によります。
5. 軸端キーは、JIS B1301-1996 平行キー（キー溝 締込み形）です。
6. オイルシール付きのため下記条件にてご使用ください。
 - ・油面はオイルシールのリップより下にしてご使用ください。
 - ・オイルシールには油の飛沫がかかる程度にしてご使用ください。
7. 本機種をCE対応品または保護構造IP67適合品としてご使用の場合は、プラグ、クランプ類を900-014-203から選定してください。
8. コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。


検出器側コネクタ結線仕様

リセプタクル：CM10-R10P-D
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：CM10-AP10S-* -D

| | |
|----|----------------|
| 1 | DATA+ |
| 2 | DATA- |
| 3 | — |
| 4 | +5VDC |
| 5 | BATT- |
| 6 | BATT+ |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 0V |
| 10 | FG (フレームグラウンド) |

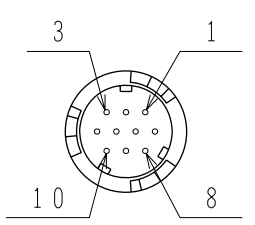


ブレーキ側コネクタ結線仕様

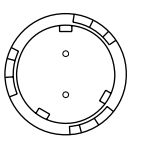

| |
|--------|
| ブレーキ端子 |
| ブレーキ端子 |

リセプタクル：CM10-R2P-D
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：CM10-AP2S-* -D

モータ側コネクタ結線仕様

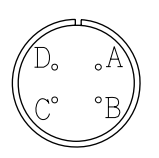

| | |
|---|----------------|
| A | U 相 |
| B | V 相 |
| C | W 相 |
| D | FG (フレームグラウンド) |

リセプタクル：CE05-2A22-22PD-D
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：MS3108B22-22S
ケーブルクランプ：MS3057-12A

| 慣性モーメント (GD ² /4) | 静摩擦トルク | 電圧 | 容量 |
|------------------------------|--------|-------|------|
| kg・m ² | N・m | V | W |
| 8.5×10 ⁻⁴ | 43.1 | DC24V | 18.5 |

| 許容ラジアル荷重 | 許容スラスト荷重 |
|----------------|----------|
| N | N |
| 1470 (軸端位置) | 490 |

定格

| 形式 | 出力 kW | トルク N・m | 時間定格 | 回転速度 min ⁻¹ | 電流 A | 質量 kg |
|---------------|-------|---------|-------|------------------------|------|-------|
| SGMGV-30D3A6E | 2.9 | 18.6 | CONT. | 1500 | 11.9 | 19.5 |