


キー溝: JIS B 1301-1996 (締込み形)
平行キーを付属します。

エンコーダコネクタ結線仕様

ピンNo.	信号
1	—
2	—
3	PG0V
4	PS
5	/PS
6	PG5V
7	—
8	BAT (—)
9	BAT (+)
シェル ボディ	FG

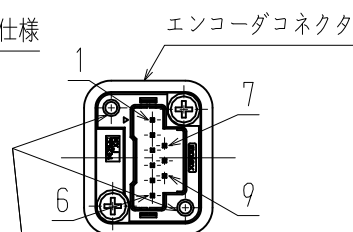


JZSP-C7P**D-□□-E
JZSP-C7P**E-□□-E
JZSP-CSP**-□□-E
装着時に使用（注記6，9）

矢視A
 (尺度 1 : 1)

モータコネクタ結線仕様

ピンNo.	信 号
1	FG
2	W相
3	V相
4	U相
5	—
6	—

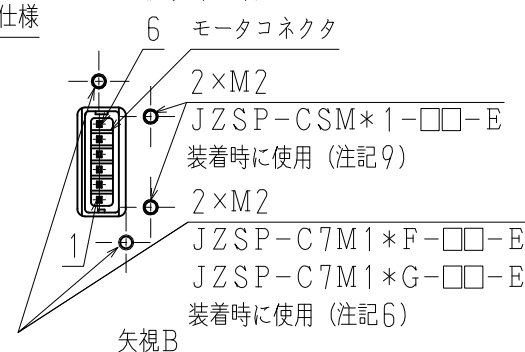


矢視B
(尺度 1 : 1)


注記

1. モータ特性表 : 900-252-180
2. エンコーダ特性表: 900-255-159 (26ビット絶対値)
3. 定格回転速度における、振動階級はV15となっています。
4. モータケーブル及びエンコーダケーブルは、付属していません。
5. ご使用の前に、モータに同梱の資料(安全上のご注意)を確認していただき、モータの取り扱いにはご注意ください。
6. 保護構造は、IP67に適合します(当社標準ケーブル装着時)。
但し、軸貫通部は除きます。
7. 納品時、モータコネクタ部には保護テープ、エンコーダコネクタ部にはキャップを取り付けています。ケーブル装着前に取り外してください。
8. モータコネクタ及びエンコーダコネクタのピンは、直接手で触れないでください。
静電気等により損傷するおそれがあります。
9. エンコーダケーブル(JZSP-CSPM*-□□-E)、モータケーブル
(JZSP-CSM*1-□□-E)装着時、下記仕様になります。
 - ・保護構造はIP65に適合します。但し、軸貫通部は除きます。
 - ・エンコーダケーブルは反負荷側出し、モータケーブルは負荷側出しになります。

ケーブル取付け



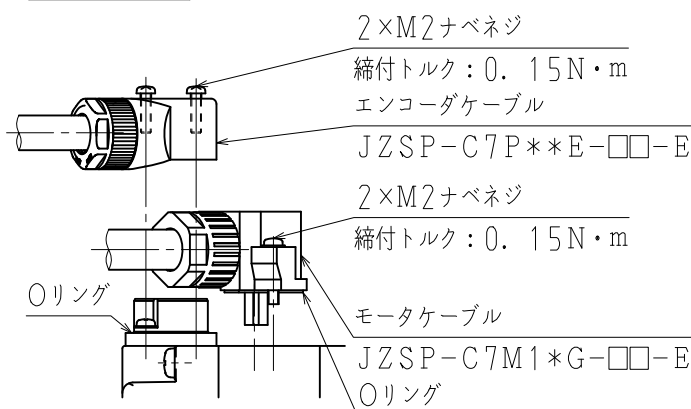


反負荷側ケーブル出し仕様

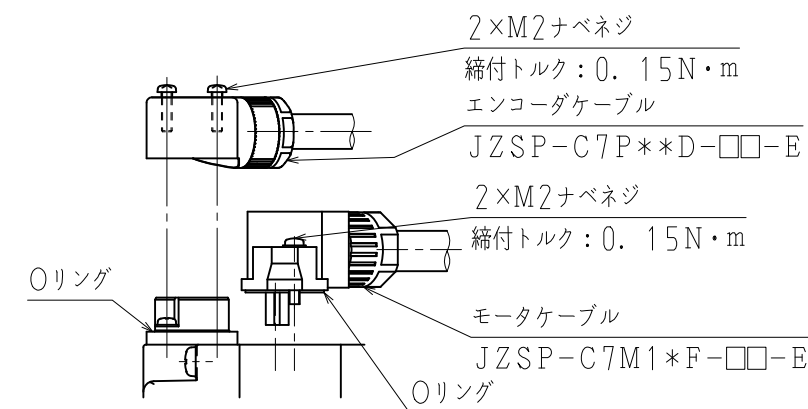

負荷側ケーブル出し仕様

 
ケーブル形式
 ＊＊：仕様
 □□：長さ
 詳細は当社カタログを
 ご参照ください。

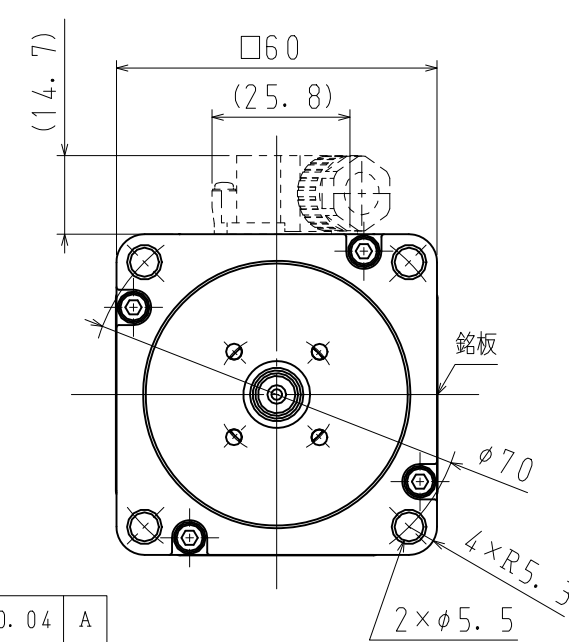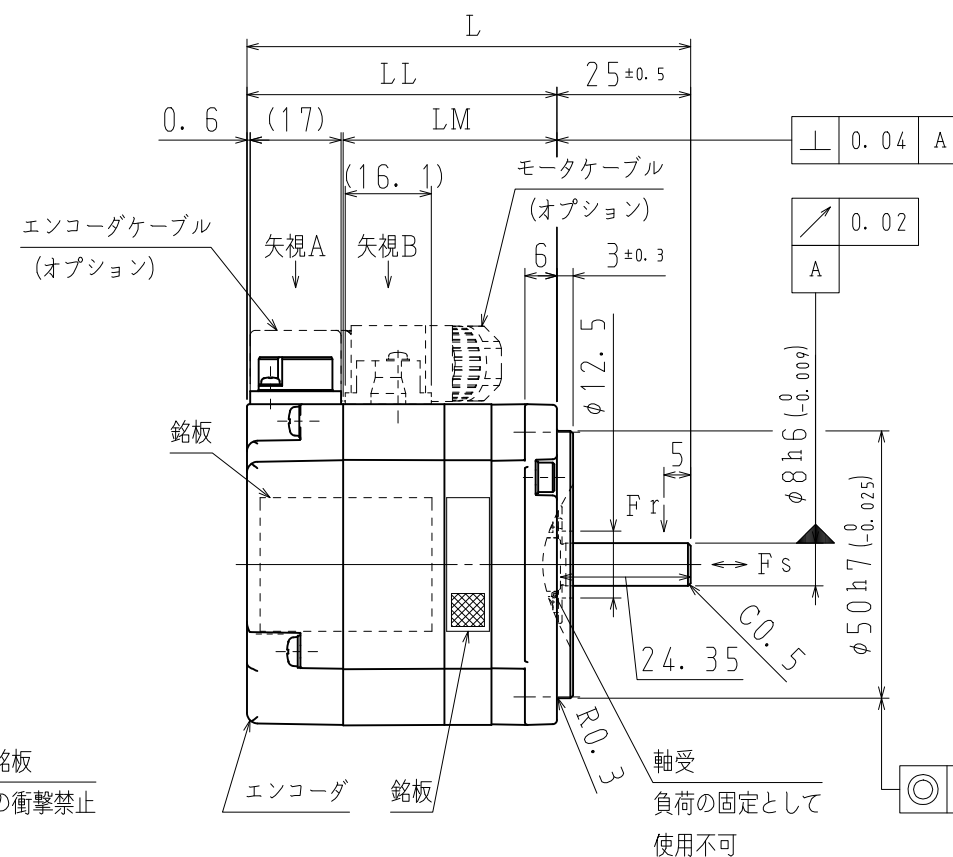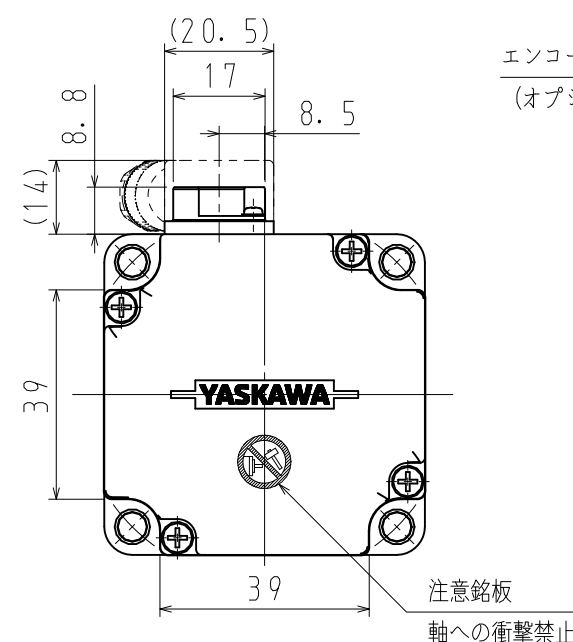

1

10. モータ取付け用ボルトは六角穴付きボルトにて締付けてください。
11. 対応する海外規格は、カタログ、マニュアルをご参照ください。
カタログ、マニュアルに記載がない製品については、
当社営業部門にお問い合わせください。

項	形 式	軸端仕様	L mm	LL mm	LM mm	定格出力 W	定格トルク N・m	時間定格	定格 回転速度 min ⁻¹	電圧 Vrms	定格電流 Arms	耐熱 クラス	質量 kg	許容ラジアル 荷重Fr N	許容スラスト 荷重Fs N
1	SGMXP-01AUA21A2	ストレート	83	58	40	100	0.318	CONT.	3000	200 (3相)	0.76	B	0.4	78	49
2	SGMXP-01AUA61A2	キー・タップ付													

SCALE 1 : $\sqrt{2}$

YASKAWA

TITLE ACサーボモータ $\Sigma-X$ シリーズ外形図

SGMXPモデル 100W

DWG. NO.

900-277-914

REV.



SIZE	A3
------	----