


|      |  |
|------|--|
| 御注文先 |  |
| 見積番号 |  |
| 受注番号 |  |
| 項No. |  |
| 用途   |  |

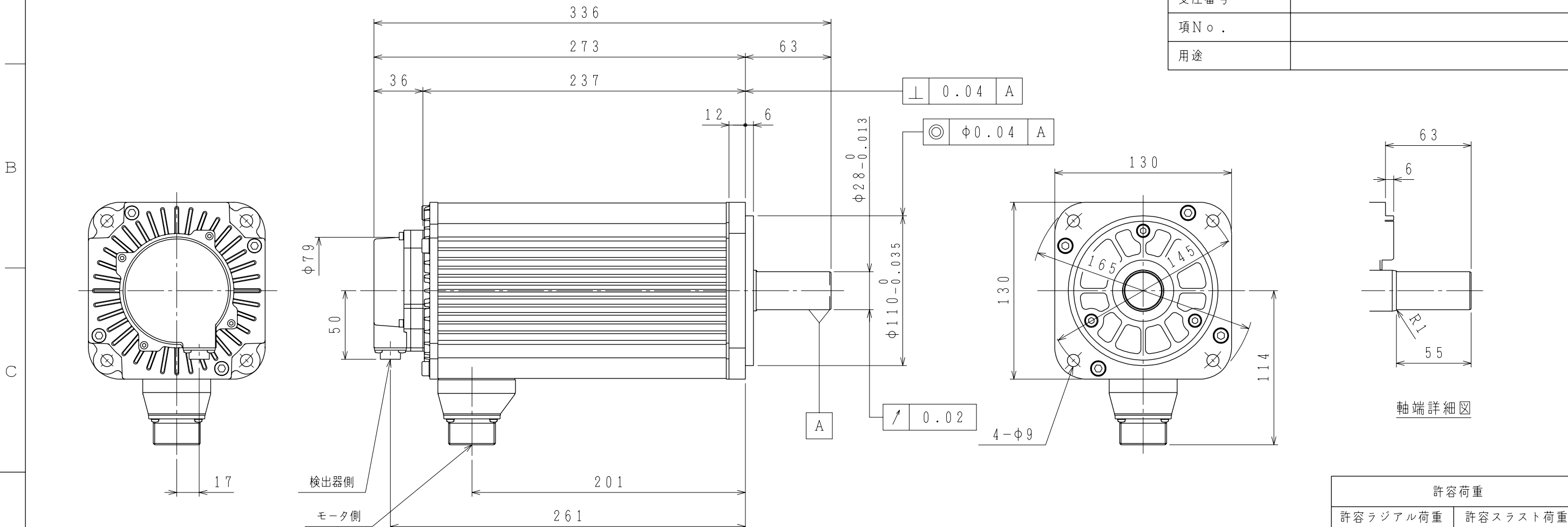

| 許容荷重           |               |
|----------------|---------------|
| 許容ラジアル荷重<br>N  | 許容スラスト荷重<br>N |
| 1176<br>(軸端位置) | 392           |


注記

1. 検出器は20ビットインクリメンタルエンコーダを使用しています。
2. 振動階級はV15となっています。
3. リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
4. モータ取り付け用ボルトは六角穴付ボルトにて締付けてください。
5. 特性は、900-020-808によります。
6. 本機種をCE対応品または保護構造IP67適合品(軸貫通部を除く)としてご使用の場合は、プラグ、クランプ類を900-014-203から選定してください。
7. コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。


検出器側コネクタ結線仕様

|    |                |
|----|----------------|
| 1  | DATA+          |
| 2  | DATA-          |
| 3  | —              |
| 4  | +5VDC          |
| 5  | —              |
| 6  | —              |
| 7  | —              |
| 8  | —              |
| 9  | 0V             |
| 10 | FG (フレームグラウンド) |

リセプタクル: CM10-R10P-D  
適用プラグ (御社にてご準備ください。)  
プラグ: CM10-AP10S-\* -D

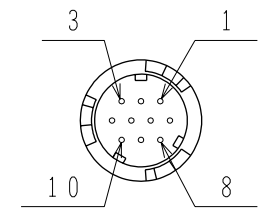

モータ側コネクタ結線仕様

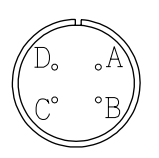

|   |                |
|---|----------------|
| A | U 相            |
| B | V 相            |
| C | W 相            |
| D | FG (フレームグラウンド) |

リセプタクル: JL04HV-2E22-22PE-B-R  
適用プラグ (御社にてご準備ください。)  
プラグ: MS3108B22-22S  
ケーブルクランプ: MS3057-12A

定 格

| 形 式           | 出 力<br>kW | トルク<br>N・m | 時間定格  | 回転速度<br>min <sup>-1</sup> | 電 流<br>A | 質 量<br>kg |
|---------------|-----------|------------|-------|---------------------------|----------|-----------|
| SGMSV-50ADA21 | 5.0       | 15.8       | CONT. | 3000                      | 27.6     | 16.5      |