

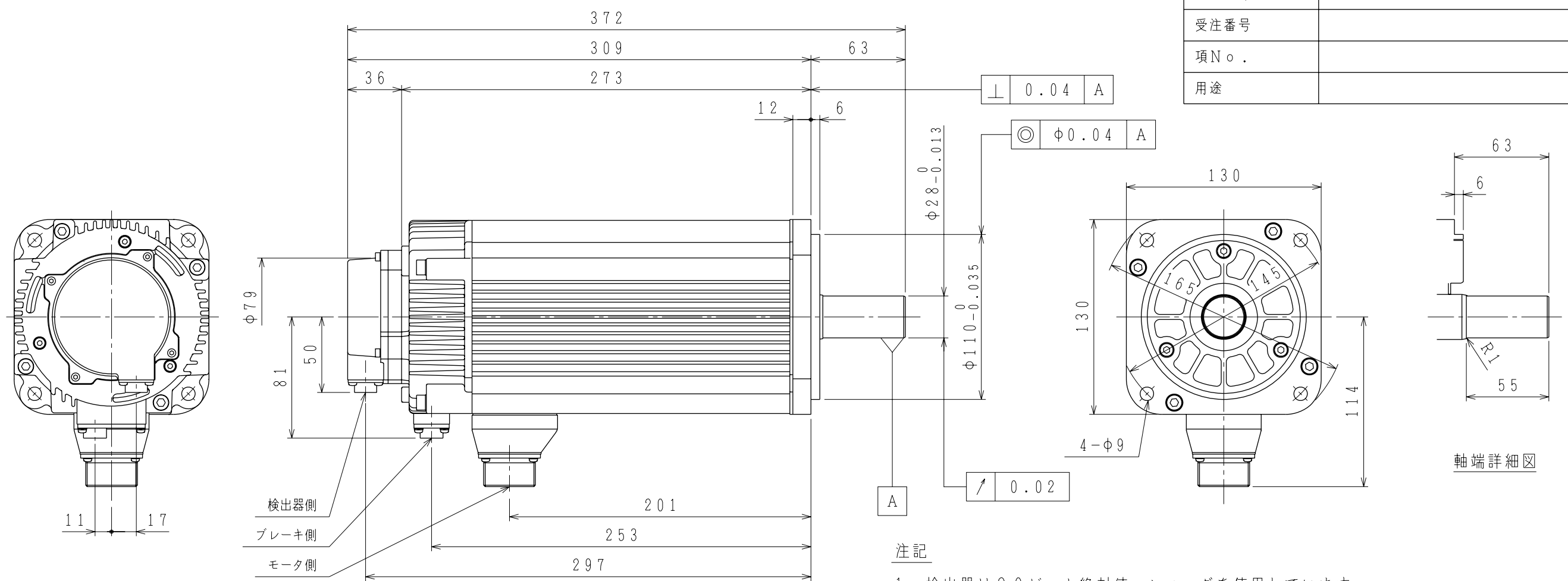


御注文先	
見積番号	
受注番号	
項No.	
用途	

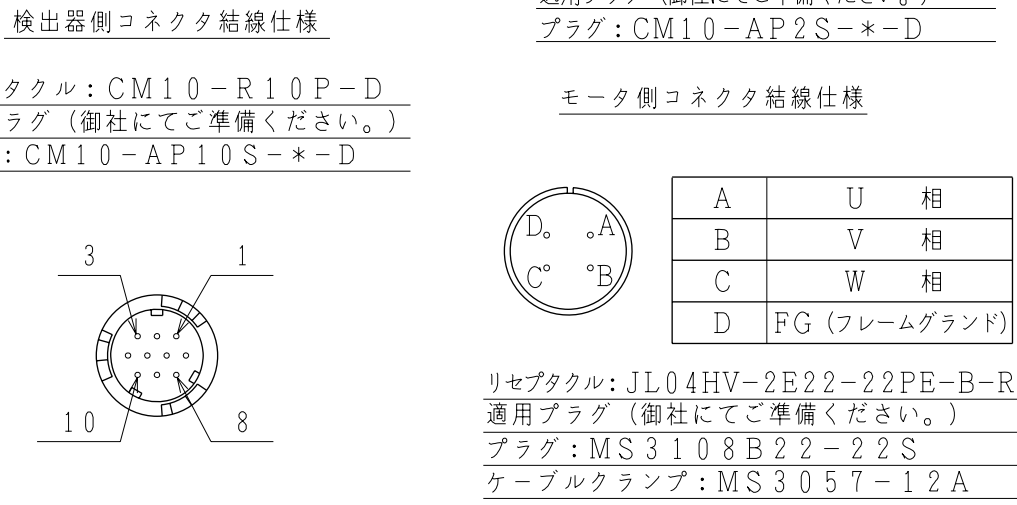

- 注記
1. 検出器は20ビット絶対値エンコーダを使用しています。
 2. 振動階級はV15となっています。
 3. リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
 4. モータ取り付け用ボルトは六角穴付ボルトにて締付けてください。
 5. 特性は、900-022-252によります。
 6. 本機種をCE対応品または保護構造IP67適合品（軸貫通部を除く）としてご使用の場合は、プラグ、クランプ類を900-014-203から選定してください。
 7. コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。

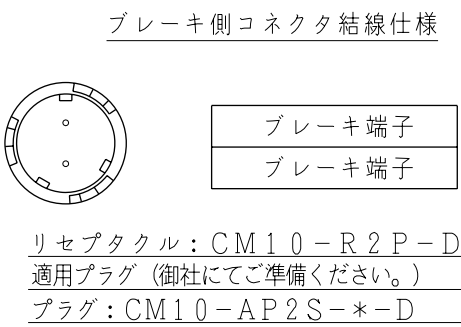

1	DATA+
2	DATA-
3	—
4	+5VDC
5	BATT-
6	BATT+
7	—
8	—
9	0V
10	FG (フレームグラウンド)

保持用電磁ブレーキ仕様				許容荷重	
慣性モーメント (GD ² /4) kg・m ²	静摩擦トルク N・m	電圧 V	容量 W	許容ラジアル荷重 N	許容スラスト荷重 N
2.2×10 ⁻⁴	20	DC24V	10	1176 (軸端位置)	392

定 格

形 式	出 力 kW	トルク N・m	時間定格	回転速度 min ⁻¹	電 流 A	質 量 kg
SGMSV-50D3A2C	5.0	15.8	CONT.	3000	13.8	19